

Gongul hidraulic de alarmare FireLock®



SERIA 760

Gongul hidraulic de alarmare model 760 este un dispozitiv mecanic, acționat cu apă și care semnalează debitul de apă într-un sistem cu sprinklere automate. Ansamblul se montează de obicei pe zid, cu motorul pe partea interioară a acestuia, iar gongul pe partea exterioară pentru audibilitate maximă. Conform cerințelor NFPA, filtrul furnizat trebuie să fie de 149 microni și să aibă un capăt filetat de 3/4" NPT.


Dacă nu se comandă altfel, se vor furniza și specificațiile pentru zid. Grosimile de zid trebuie încadrate în intervalul 2 – 13"/51 – 330 mm. Grosimile mai mari se vor preciza în momentul efectuării comenzii. Un kit de montaj pentru coloană este disponibil pentru țevile încadrate în intervalul 2½ – 8"/65 – 200 mm inclusiv, montate în poziție verticală sau orizontală.

Gongul hidraulic de alarmare și mecanismul său sunt confecționate din aluminiu, oțel inox și alte materiale non-corozive pentru a împiedica ruginirea și apariția ruginii albe. Clopotul gongului are ca finisaj standard un email de culoare roșie.

NOTĂ: Gongul de alarmare listat VdS/CE este prevăzut cu filete conform ISO 7-1 (BSP) și își păstrează listările UL/FM.



DIMENSIUNI

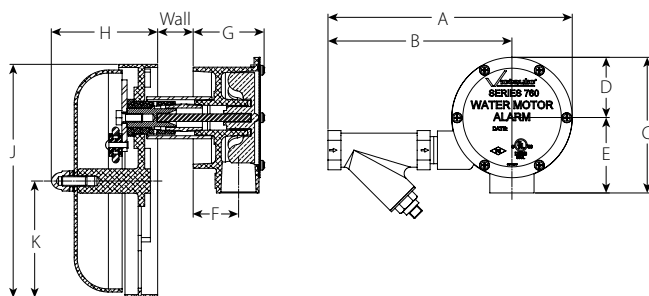

Dimensiune nominală	Dimensiuni – inci/mm										Greutate unitară aprox.
Inci mm	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Lbs. kg
3/4	9.42 239	7.10 180	5.23 133	2.32 59	2.91 74	1.75 45	2.74 70	4.10 104	9.00 229	4.50 114	6.7 3,0

PROIECT/PROPRIETAR

Nr. sistem _____

Amplasare _____

CONTRACTOR

Trimis de _____

Dată _____

PROIECTANT

Spec Sect _____ Para _____

Omologat _____

Dată _____

www.victaulic.com

VICTAULIC ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ A COMPANIEI VICTAULIC. © 2020 VICTAULIC COMPANY. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

REV_G



30.32-RUM_1

Gongul hidraulic de alarmare FireLock®

SERIA 760

FUNȚIONAREA

Pentru ca gongul să funcționeze corespunzător, lungimea totală a țevii de alarmare nu trebuie să depășească 75 feet/23 metri. Gongul hidraulic de alarmare nu va fi amplasat la o distanță mai mare de 20 feet/6 metri deasupra ACS-ului. Țeava care duce de la ieșirea din camera de întârziere la gongul hidraulic de alarmare trebuie să fie galvanizată și să aibă un diametru minim de 3/4"/20 mm. Dacă presiunea este scăzută sau sunt necesare lungimi mai mari de țevă se va utiliza țevă galvanizată de diametru mai mare.

La un gong hidraulic de alarmare se pot conecta maximum trei ACS-uri, iar sistemele de sprinklere controlate de acestea trebuie să se afle în aceeași zonă de risc de incendiu. Pe țeava care pleacă din fiecare ACS se va instala o supapă unisens pentru a se asigura funcționarea corespunzătoare a gongului hidraulic de alarmare.

Filtrul de 3/4"/20 mm furnizat trebuie montat pe linia de alarmă înaintea gongului hidraulic de alarmare.

Țeava trebuie montată înclinat astfel ca apa să se întoarcă în ACS și să se golească printr-un orificiu rezistent la coroziune cu diametrul de maximum 1/8"/3 mm. Țevile de golire trebuie direcționate către un loc unde nu există risc de vătămări corporale sau pagube materiale pe durata funcționării alarmei. Țevile de golire trebuie dispuse astfel încât sistemul de sprinklere să nu aibă nicio componentă expusă înghețului. De câte ori este posibil, țevile de golire trebuie amplasate într-un loc încălzit.

INSTALAREA

Pentru instrucțiunile de instalare, consultați manualul I-760 al gongului hidraulic de alarmare.

TERMENI DE GARANȚIE

Consultați secțiunea „Garanția” din lista curentă de prețuri sau contactați Victaulic pentru detalii.

NOTĂ

Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificațiilor Victaulic. Toate produsele se vor instala conform instrucțiunilor curente de instalare/asamblare date de Victaulic. Victaulic își rezervă dreptul de a modifica specificațiile de produs, designul și echipamentele standard fără notificare și fără obligații asumate.

Pentru informații complete de contact, vizitați www.victaulic.com

30.32-RUM 2463 REV G ACTUALIZAT 03/2021

VICTAULIC ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ ÎNREGISTRATĂ A COMPANIEI VICTAULIC. © 2020 VICTAULIC COMPANY. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

30.32-RUM

